


E3M120



中間ケーブル

MCI CONNECTION CABLE 0.25M

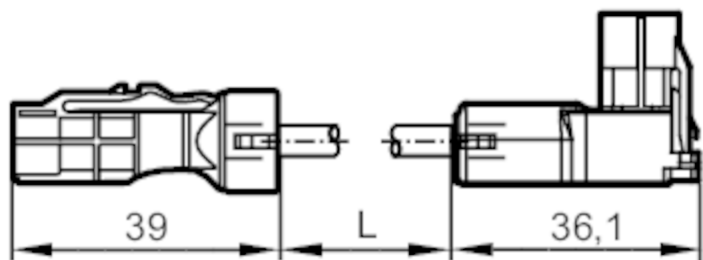

アプリケーション			
特長		耐摺動屈曲性	
電氣的仕様			
使用電源電圧範囲		[V]	AC < 25 / DC < 60
使用環境条件			
使用周囲温度		[°C]	-40～105
保護構造		IP 67	
機械的仕様			
重量		[g]	39.55
耐摺動屈曲性		有	
耐摺動屈曲性		組込み固定時の曲げ半径	≥ 40 mm
備考			
梱包数		1 個	
電気接続			
ケーブル: 0.25 m, TPU, 黒			