


# E11597



コネクタ(ソケット)

ADOGH050MSA0005C02

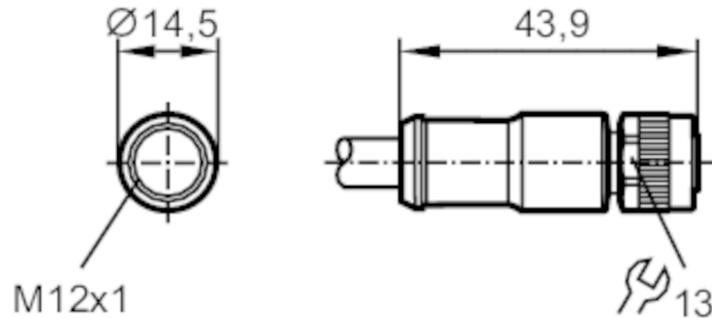

## アプリケーション

特長	ハロゲンフリー, 金メッキ接点, シールドケーブル, 耐摺動屈曲性
アプリケーション	CANバス

## 電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	AC < 30 / DC < 36
最大負荷電流 (合計)	[A]	4

## 使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-25~85
保存温度	[°C]	-40~80
保護構造		IP 68

## 機械的仕様

重量	[g]	374.5
外形寸法	[mm]	14.5 x 14.5 x 43.9
材質		PUR
外装材質		PUR
ロックリング材質		真鍮, ニッケルメッキ
耐摺動屈曲性		有
耐摺動屈曲性	曲げ半径	最小 10 x ケーブル直径
	組込み固定時の曲げ半径	最小 5 x ケーブル直径
	移動速度	最大 3.3 m/s (5 mの水平移動), 最大加速度 5 m/s <sup>2</sup>
	曲げサイクル	> 1 Mio.

## 備考

梱包数	1 個
-----	-----

# E11597



コネクタ(ソケット)

ADOGH050MSA0005C02

## 電気接続


ケーブル: 5 m, PUR, ハロゲンフリー, 紫,  $\varnothing$  6.8 mm, シールド,  $2 \times 0.25 \text{ mm}^2$  ( $19 \times \varnothing 0.13 \text{ mm}$ ) +  $2 \times 0.34 \text{ mm}^2$  ( $19 \times \varnothing 0.16 \text{ mm}$ ) +  $1 \times 0.34 \text{ mm}^2$  ( $19 \times \varnothing 0.16 \text{ mm}$ )

## 電気接続 - ソケット

コネクタ式:  $1 \times \text{M12}$ , ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ



## 接続

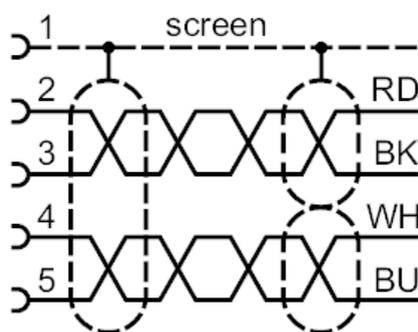

BK =	芯線色:
BU =	黒
RD =	青
WH =	赤
screen =	白
	シールド