


E12494



コネクタ(ソケット)

ADOGD040ZDS00,5H04

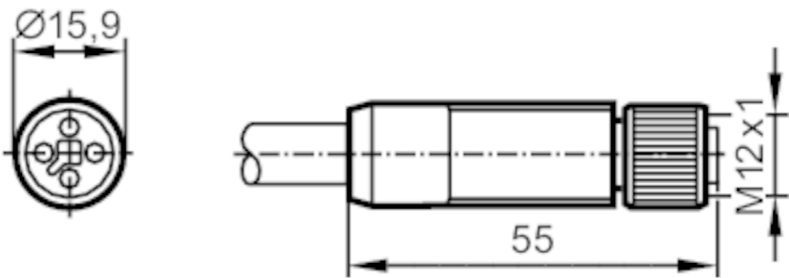

アプリケーション		
特長		金メッキ接点
仕様		電源ケーブル, Tコード
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC < 60
最大負荷電流 (合計)	[A]	12
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~85
保護構造		IP 67
機械的仕様		
重量	[g]	84.8
外形寸法	[mm]	15.4 x 15.4 x 52.8
材質		PP (ポリプロピレン)
外装材質		TPU
ロックリング材質		亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ
備考		
梱包数		1 個

E12494



コネクタ(ソケット)


ADOGD040ZDS00,5H04

電気接続


ケーブル: 0.5 m, PUR, 黒, Ø 8 mm, 4 x 1.5 mm²

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: T, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ

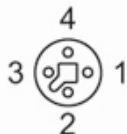

接続

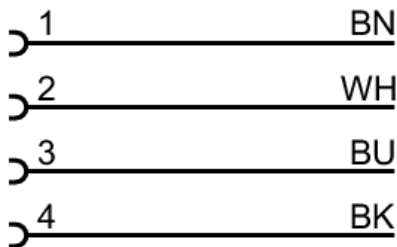

BK = 黒
BN = 茶
BU = 青
WH = 白

芯線色:

黒
茶
青
白