


E12204



Ethernet 中間ケーブル

VSTGN040ZDS0010L04STGP040--S

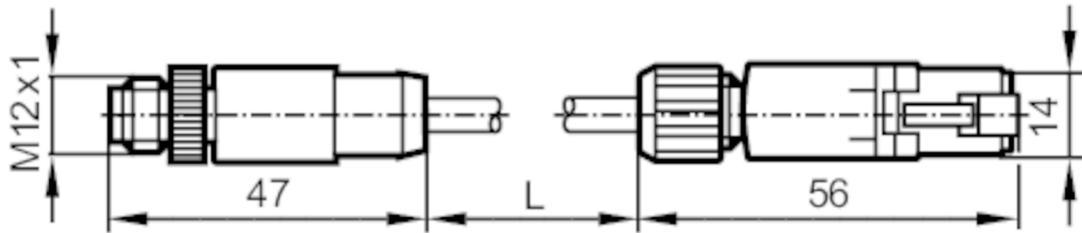

アプリケーション	
特長	シールドケーブル
仕様	Ethernetケーブル, Dコード
アプリケーション	クロスオーバー・パッチケーブル, パッチケーブル
使用環境条件	
使用周囲温度 [°C]	-25~70
保護構造	IP 67, IP 42, (M12 プラグ / RJ45 プラグ)
機械的仕様	
重量 [g]	698.5
材質	PUR / PC
外装材質	PUR / PC
ロックリング材質	亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ
備考	
梱包数	1 個

E12204



Ethernet 中間ケーブル

VSTGN040ZDS0010L04STGP040--S

電気接続 - プラグ M12


コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: D, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR, 締結部: 亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ, 締付トルク: 0.7~0.9 Nm



電気接続

ケーブル: 10 m, 塩化ビニール (PVC), 緑, Ø 6.2 mm, シールド, 4 x 0.38 mm²

接続

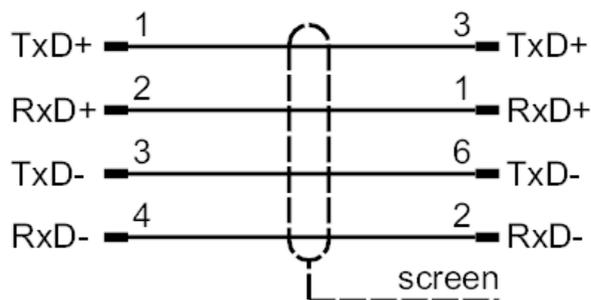

電気接続 - プラグ RJ45

コネクタ式: 1 x RJ45, ストレート, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PC, シールドをコネクタに接続: シールド

