


E2M232



2つのアナログビデオ入力で監視

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/2 PORT

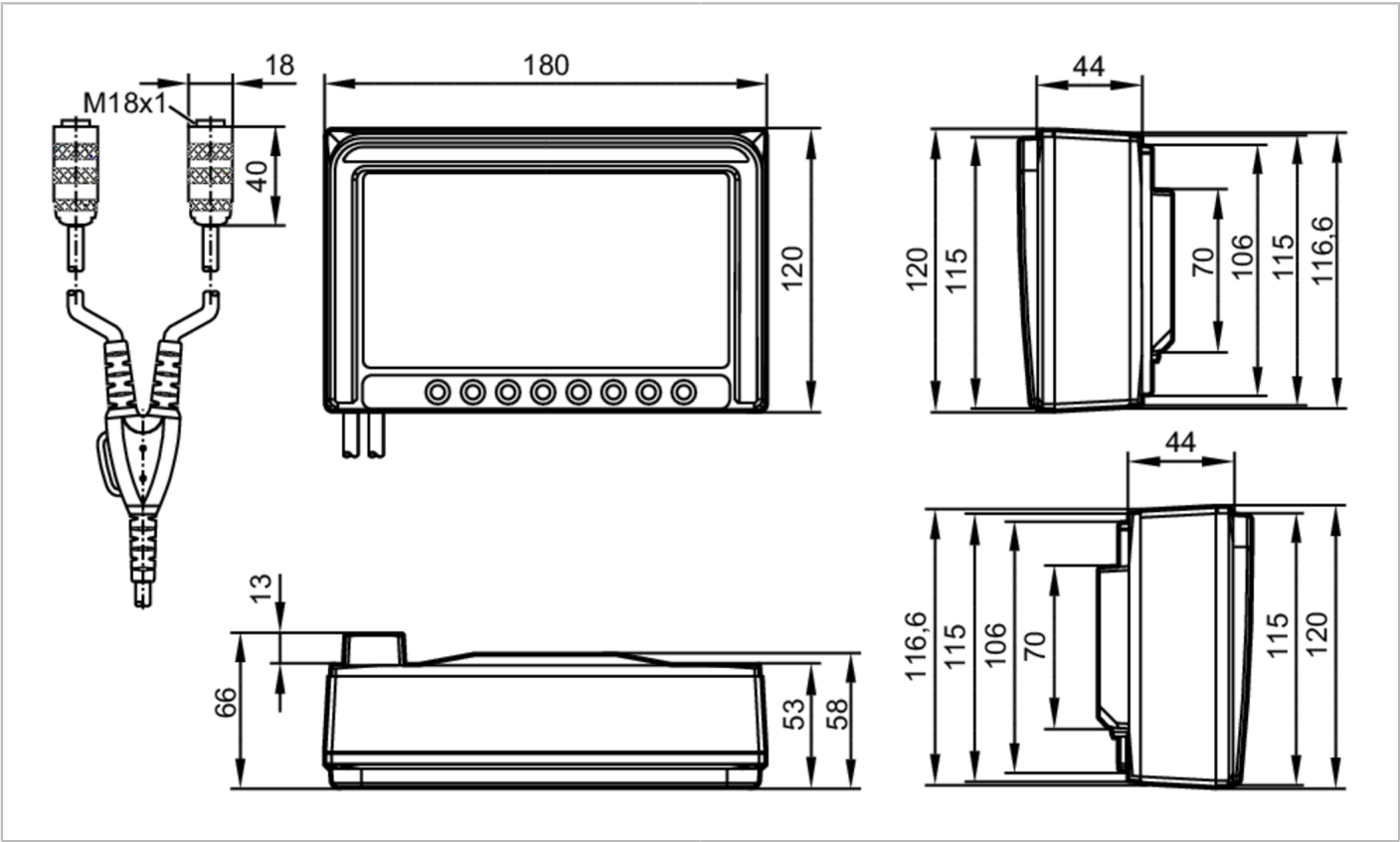

アプリケーション		
アプリケーション		O2M2/ O3M2型接続モニター(カメラ2台)
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 12～32, (± 10%)
過電圧保護		有
カメラ用電源電圧	[mA]	2000, (± 10%)
入力		
ビデオ入力		1 Vtt, 75 Ω, PAL 50 Hz, 4,43 MHz color sub carr
出力		
電流出力	[mA]	～2000, (± 10%)
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-40～85
保存温度	[°C]	-40～125
保存湿度	[%]	< 75, (相对湿度)
保存可能期間	[MON]	24
保護構造		IP 67
試験 / 認証		
衝撃耐性		15,3 G(rms) 周波数範囲 24...2000 Hz
		PSD 0,04...0,10 g ² /Hz

E2M232




2つのアナログビデオ入力で監視
MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/2 PORT

機械的仕様		
重量	[g]	1342.1
材質	外装: ABS樹脂 黒, ブラケット: アルミニウム 黒	
ディスプレイ / パーツ		
ディスプレイタイプ	カラーディスプレイ	
ディスプレイサイズ	7"	
備考		
備考	Spannungsbereich auf dem Typenschild beachten	
	Ältere Versionen des Gerätes verwenden einen	
	Spannungsbereich von 18...30 VDC (Revisionsnr. AA)	
梱包数	1 個	
電気接続 - ソケット		
ケーブル: 2 m		
コネクタ式: 2 x M16, コーディング: A		
		



2つのアナログビデオ入力で監視
MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/2 PORT

接続

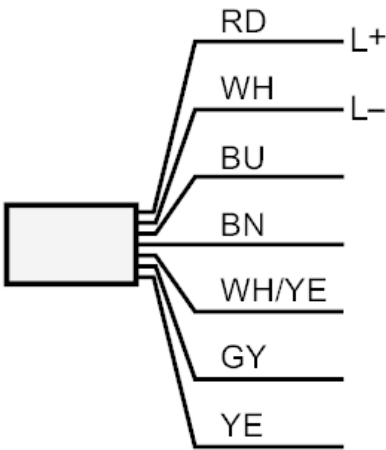

RD:	L+
WH:	L-
BU:	カメラ 1
BN:	カメラ 2
WH/YE:	カメラ 3
GY:	カメラ 4 タコメータ
YE:	ハンドブレーキ

1	同軸 ケーブルコア ビデオ信号
2	同軸 スクリーン ビデオGND
3	U+
4	0 V