


E30080



プラグイン式電源ケーブル
POWER SUPPLY 24V IP40/IP67

廃止品 - 参考資料

代替品: E80120
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

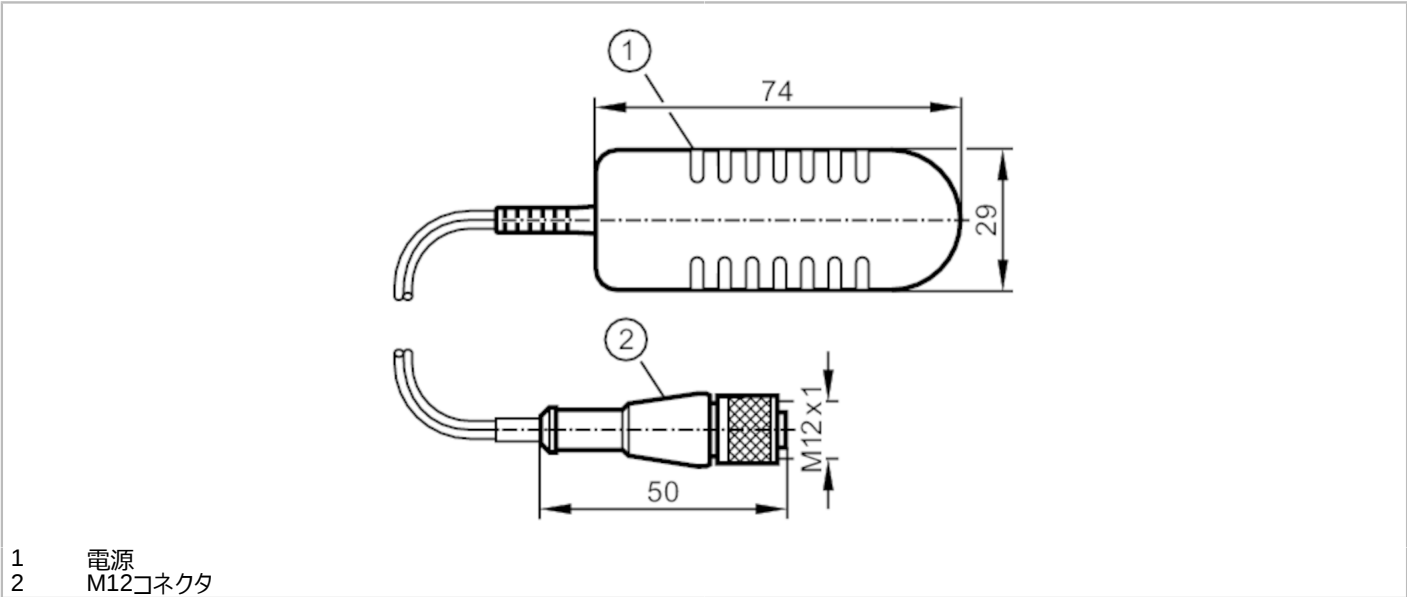

電氣的仕様		
定格周波数 (AC)	[Hz]	50～60
入力電圧範囲、 AC	[V]	100～240
出力電圧	[V]	24
入力電流(定格 AC 230V / 50Hz)	[A]	0.2
出力		
総出力電流	[A]	0.33
使用環境条件		
保護構造	IP 40, (M12コネクタ: IP 67)	
機械的仕様		
重量	[g]	135
材質	PPE	
備考		
梱包数	1 個	
認証	電気用品安全法 (PSE) 対応ではありませんので日本での使用は不可となります。	
電気接続		
ケーブル: 2 m, 2 x 0.5 mm ²		
コネクタ式: 1 x M12		