
## E43318

## Pièce en T

T-PIPE/G1/2/L140/DN50



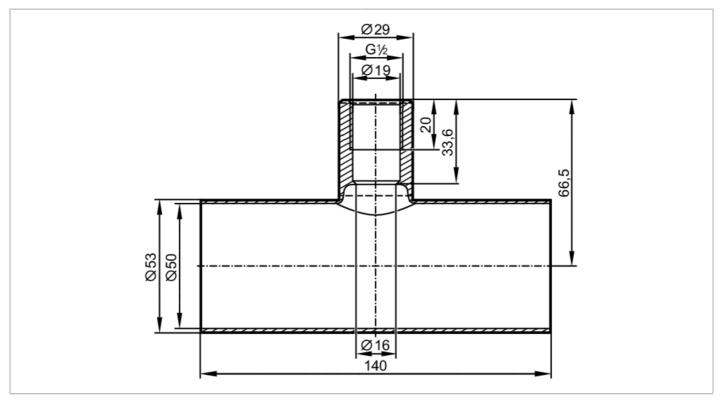

## EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM

Application		
Version		pour capteurs et adaptateurs avec raccord process G ½ A
Tenue en pression	[bar]	20
Tests / homologations		
Directive relative aux équipements sous pression		Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.
Consignes de sécurité		La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.
Données mécaniques		
Poids	[g]	667,5
Matières		inox (1.4404 / 316L)
Raccordement capteurs		G 1/2 cône d'étanchéité
Raccord process		Raccord à souder Ø 53 mm
Caractéristiques de surface Ra/Rz des surfaces en contact avec le fluide		0,8 / 4
Accessoires		
Fourniture		Joint torique: 1, FKM
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces