




Evalueringssystem og visning for analoge signaler

ANLG THOLD DISP/4-20mA/IP69K

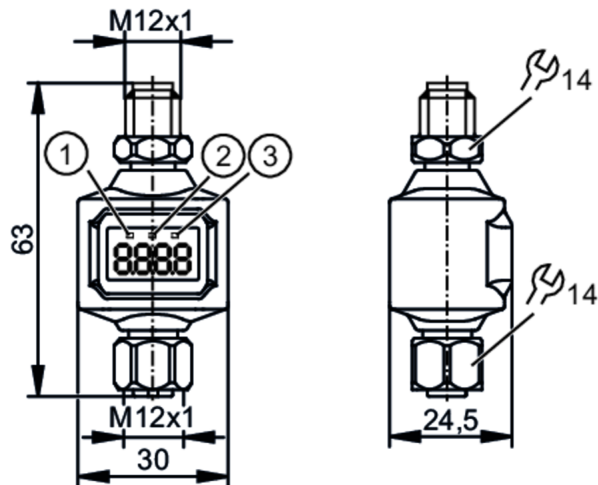

- 1 LED I
- 2 Power
- 3 LED II



Applikasjon	
Applikasjon	desentralisert visning, forbehandling og konvertering av analoge signaler; for bruk i våte omgivelser; innendørs bruk
Elektriske data	
Driftsspenning [V]	18,00...30,00 DC; ((i våte omgivelser: 18...28 V) til SELV/PELV)
Nominell spenning DC [V]	24,00
Strømforbruk [mA]	30,00...900,00
Maks. nåværende belastning totalt [A]	0,80
Innganger / utganger	
Antall innganger og utganger	Antall analoge innganger: 1; Antall digitale utganger: 1; Antall analoge utganger: 1
Innganger	
Sensortilførsel av inngangene	fra driftsspenning
Antall analoge innganger	1
Analog inngang (strøm) [mA]	4,00...20,00
Utganger	
Antall digitale utganger	1
Spenningsområde DC [V]	10,00...30,00
Utgangsfunksjon	normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar)
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA]	50,00
Antall analoge utganger	1
Analog strømutgang [mA]	4,00...20,00
Nøyaktighet/avvik	
Nøyaktighet	0,75; (% sluttverdi for måleområdet analog inngang)



Evalueringssystem og visning for analoge signaler

ANLG THOLD DISP/4-20mA/IP69K

Grensesnitt		
Grensesnitt for kommunikasjon	IO-Link	
Støttede DeviceIDs	Type drift	DeviceID
	default	610
IO-Link Device		
Overføringstype	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Links fordeler	1.1	
SDCI standard	IEC 61131-9	
Profiler	Smart Sensor	
SIO modus	ja	
Nødvendig hovedporttype	A	
Prosessdata analog	1,00	
Behandle data binær	1,00	
Min. prosess syklus tid	[ms]	3,00
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...60,00
Lagringstemperatur	[°C]	-25,00...70,00
Maks. relativ luftfuktighet	[%]	90,00; (lineært avtakende til 50 % (40 °C); ikke kondenserende)
Maks. høyde over havet	[m]	4 000,00
Beskyttelse		IP 67; IP 69K
Grad av tilsmussing_		2,00
Tester/godkjenninger		
MTTF	[ANN]	370,00
Mekaniske data		
Vekt	[g]	78,50
Vekt (uten tilbehør og emballasje)	[g]	27,00
Dimensjoner	[mm]	63,00 x 30,00 x 24,50
Materialer		hus: PA
Materiale mutter		rustfritt stål (1.4404 / 316L)
Tetningsmateriale		FKM
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	LED, gul
	drift	LED, grønn
		7-segments LED-skjerm, rød/grønn 4-sifret parameteriserbar
		sifferhøyde 6,8 mm
		sifferstørrelse 3,8 mm
Merknader		
Merknader	Se bruksanvisningen for mer informasjon	
Antall i forpakning	1,00 stk.	



Evalueringsystem og visning for analoge signaler

ANLG THOLD DISP/4-20mA/IP69K

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L)



1: L+	forsyningsspenningen
2: OUT2	analog utgang
3: L-	forsyningsspenningen
4: OUT1	IO-Link (C/Q)

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); Forsegling: FKM



1: L+	Sensor forsyning
2: 4...20 mA	analog inngang
3: L-	Sensor forsyning
4:	ikke brukt
5:	ikke brukt