


E43318



T-stycke

T-PIPE/G1/2/L140/DN50

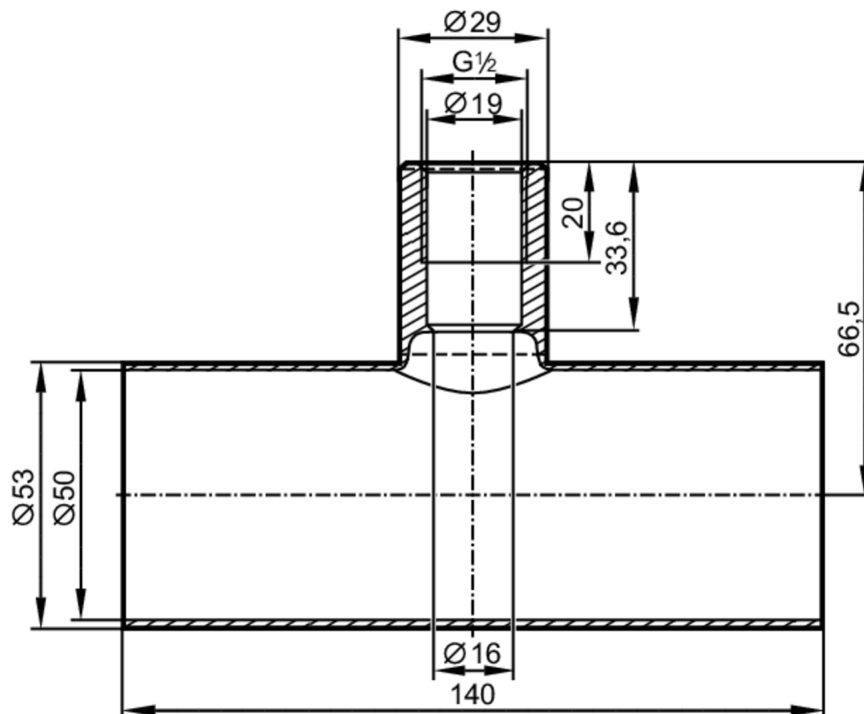

EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM

Applikation		
Utförande	för givare och adapter med processanslutning G ½ A	
Tryckhållfasthet	[bar]	20
Godkännanden / tester		
Tryckkärlsdirektivet	En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren	
Säkerhetsföreskrifter	Kompatibiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer	
Mekaniska data		
Vikt	[g]	667,5
Material	rostfritt stål (1,4404 / SS2348)	
Givaranslutning	G 1/2 tätningskon	
Processanslutning	Svetsadapter Ø 53 mm	
Ytkaraktäristik Ra/Rz för våta delar	0,8 / 4	
Tillbehör		
Ingående delar	O-ring: 1, FKM	
Anmärkning		
Förpackning	1 antal	